

LIGADORES ROTATIVOS



Racord 1	Racord 2	Capacidade de fluxo l/min.	Art.-Nr.	Qt. Em.
AG 1/4"	IG 1/4"	750	0699 261 4	1
AG 3/8"	IG 3/8"	1.350	0699 263 8	



Para ferramenta pneumática

Elevada flexibilidade diretamente no equipamento pneumático facilita o manuseamento.

Inclinação mínima de 180°

A mangueira não dobra.

Roda 360°

Evita a torção da mangueira pneumática.

Manómetro pode ser conectado ao ligador rotativo (Acessório)

A pressão de trabalho é indicada na ferramenta pneumática.


Acessório		
Descrição	Art.-Nr.	Qt/Em
Manómetro para conectar ao ligador	0699 261 401	1



Conselho!

Todos os racords sofrem perda de pressão. Portanto, um sistema pneumático só deveria ter o número de racords necessários. Uma pressão insuficiente conduz a uma diminuição do desempenho. Por consequência, a pressão de trabalho deverá ser sempre medida diretamente na ferramenta pneumática.

LUBRIFICADOR PEQUENO

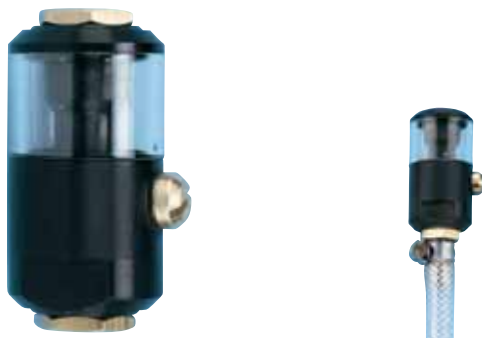

- Para equipamento pneumático com ligação direta em dispositivos móveis com ótima dosagem.
- Pressão de trabalho ca. 6 bar.
- Temperatura de trabalho de +5°C até +50°C.
- Sentido de fluxo opcional
- Encaixar na vertical. Na horizontal pode verter óleo.

Racord	Conteúdo recip. cm ³	Peso g	Art.-Nr.	Qt/Em
1/4"	12	85	0699 070 314	1
3/8"			0699 070 338	

ÓLEO ESPECIAL



Cont. l	Art.-Nr.	Qt/Em
1	0893 050 5	1

Para ferramenta pneumática

- Excelente proteção contra corrosão e desgaste.
- Para lubrificadores em unidades de serviço.
- Também eficaz a baixas temperaturas.
- Não contém resina e ácido.
- Sem silicone.

Pulverizador de óleo, Art.-Nr. 0709 938 100