



## ALICATE EXTENSIVO PARA BOMBAS DE ÁGUA

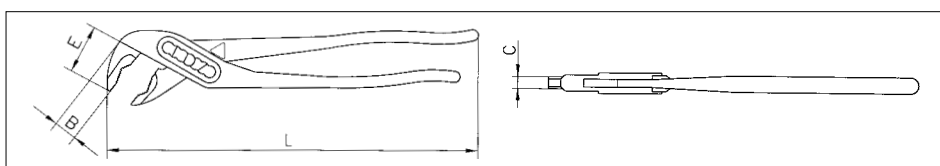

L poleg.	L mm	Poleg.	mm	E mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	Qt./Emb.
5	125	1/8 - 1	10 - 27	23	10	9,5	<b>0715 02 332</b>	1
6	150	1/8 - 1 1/4	10 - 30	27	12	11,5	<b>0715 02 330</b>	1
7	180	1/8 - 1 1/2	10 - 36	31	12	11,0	<b>0715 02 33</b>	1
10	250	1/8 - 2	10 - 46	35	17	12,0	<b>0715 02 23</b>	1
12	300	1/8 - 2 3/4	10 - 60	40	18	14,0	<b>0715 02 331</b>	1
16	400	1/8 - 3 1/2	10 - 95	56	25	18,0	<b>0715 02 34</b>	1
22	560	1/8 - 4 1/2	10 - 120	88	35	19,0	<b>0715 02 341</b>	1

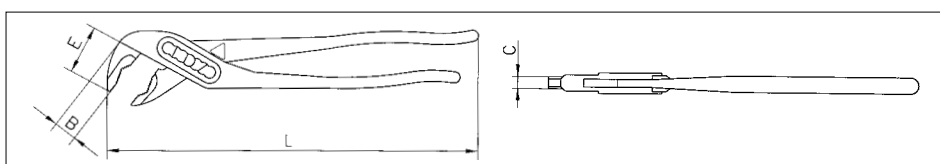

L poleg.	L mm	Poleg.	mm	E mm	B mm	C mm	Art.-Nr.	Qt./Emb.
7	175	1	28	27	12	6,0	<b>0714 02 70</b>	1
10	250	1 1/4	32	36	16	7,5	<b>0714 02 71</b>	1
12	300	1 1/2	42	41	19	9,5	<b>0714 02 72</b>	1

### DIN ISO 8976

Cabo: Revestimento plástico

- Antiderrapante

Dentes: Endurecidos por indução, polidos

Cabeça: Preta

Material: Aço cromo-vanádio, endurecido

Proteção de aperto

- Previne lesões por esmagamento

Articulação: Empurrado através de botão

**Aplicação:** Tubos, porcas

- Ajuste rápido e preciso
- Diretamente na peça com uma mão
- Sem desajustes inadvertidos
- Auto-bloqueio em tubos e porcas
- Sem derrapar na peça de trabalho



### DIN ISO 8976

Cabo: Lacado a vermelho, antiderrapante

Dentes: Endurecidos por indução

Cabeça: Lixada

Material: Aço cromo-vanádio, endurecido

Articulação: Por deslizamento, 7x ajustável

- Auto-bloqueio em tubos e porcas
- Sem derrapar na peça de trabalho

**Aplicação:**

Tubos, porcas, peças planas