

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY QUADRO-S



Vlastnosti:


Rýchlosť vrtania:	●●●○
Pokojný chod:	●●●○
Precíznosť:	●●●○
Vrtanie do armovania:**	●●●○
Životnosť:	●●●○

Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	SDS-plus upínanie obj.č.	SDS-max upínanie obj.č.	Bal./ks
12	340	200	-	647 701 234*	1
	540	400	-	647 701 254*	
	690	550	-	647 701 269*	
14	340	200	-	647 701 434*	
	540	400	-	647 701 454*	
15	340	200	-	647 701 534*	
	540	400	-	647 701 554*	
16	250	200	648 701 625	-	
	340	200	-	647 701 634	
	450	400	648 701 645	-	
	540	400	-	647 701 654	
	940	800	-	647 701 694	
18	250	200	648 701 825	-	
	340	200	-	647 701 834	
	450	400	648 701 845	-	
	940	800	-	647 701 894	
20	250	200	648 702 025	-	
	320	200	-	647 702 032	
	450	400	648 702 045	-	
	920	800	-	647 702 092	
22	250	200	648 702 225	-	
	320	200	-	647 702 232	
	450	400	648 702 245	-	
	520	400	-	647 702 252	
	920	800	-	647 702 292	
24	250	200	648 702 425	-	
	320	200	-	647 702 432	
	450	400	648 702 445	-	
	520	400	-	647 702 452	
25	250	200	648 702 525	-	
	320	200	-	647 702 532	
	450	400	648 702 545	-	
	520	400	-	647 702 552	
	920	800	-	647 702 592	

Robustný príklepový vrták s geometriou hlavy tvaru X a štvoršpirálovou skrutkovnicou pre vysokú rýchlosť vrtania pri výrazne kludnejšom chode a vyššej presnosti v porovnaní s bežnými vrtákmi s hlavou s 2 ostriami.

Žiadne zasekávanie

Vrták je vďaka geometrii hlavy so 4 ostriami výrazne menej náchylný k zasekávaniu sa v ocelevej armatúre.

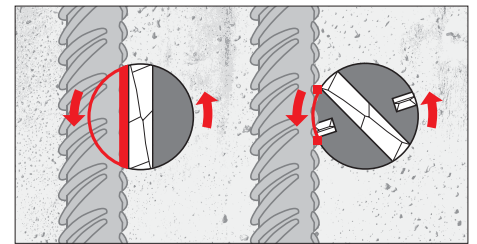

Dve ostria:
2 konce ostří pri otočení o 180° vytvárajú širokú plochu pre zaseknutie o ocelevej armatúre.

Štyri ostria:
4 konce ostří vytvárajú výrazne menšiu plochu pre zaseknutie. Vrták pri narazení na armatúru nezastane.

Veľmi presné navrtanie

Špeciálny samovystreďovací hrot umožňuje veľmi presné prvotné navrtanie diery.

Vyššia presnosť

Keďže vrtacia hlava sa opiera o 4 ostria a štvoršpirálovú skrutkovnicu, vrták pri menšej trecej ploche lepšie sedí vo vrtanej diere. 4 veľkoobjemové špirály skrutkovice zaručujú rýchle odvádzanie odvráteného prachu.

Adaptér pre vkladacie nástroje

Upínanie vrtákov: SDS-plus.

Upínanie na stroj: SDS-max.

Obj.č. 714 44 04

Bal./ks 1



* S 2 ostriami a vystreďovacou špičkou, štvoršpirálové.

** Ocelevoj armatúre prevrtáť iba po schválení stavebným statikom.

Upozornenie: Pri dlhších vrtákoch predvrtáť kratším vrtákom rovnakého priemeru!