




MALÉ BRÚSNE NÁSTROJE S RÝCHLOUPÍNANÍM

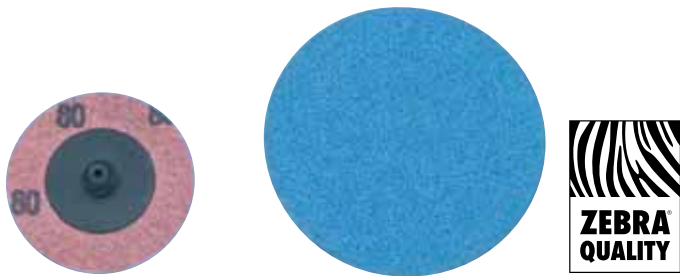

Ø mm	Upínací systém	Max. min ⁻¹	Opor. min ⁻¹	Zrni- tošť	Obj.č.	Bal. /ks
50	Kompatibilný so systémom 3M Roloc	30.000	20.000	36	580 005 036	50
50		30.000	20.000	40	580 005 040	50
50		30.000	20.000	60	580 005 060	50
50		30.000	20.000	80	580 005 080	50
50		30.000	20.000	120	580 005 012	50
75		20.000	12.000	36	580 007 536	50
75		20.000	12.000	40	580 007 540	50
75		20.000	12.000	60	580 007 560	50
75		20.000	12.000	80	580 007 580	50
75		20.000	12.000	120	580 007 512	50

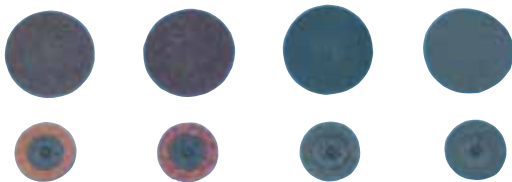

Ø mm	Upínací systém	Max. min ⁻¹	Opor. min ⁻¹	Farba	Zrni- tošť	Obj.č.	Bal. /ks
50	Kompatibilný so systémom 3M Roloc	23.000	20.000	hnedá	hrubá/100	673 205 010	25
50		23.000	20.000	čér. hnedá	stredná/180	673 205 018	25
50		23.000	20.000	modrá	jemná/280	673 205 028	25
50		23.000	20.000	sivá	veľ. jemná/400	673 205 040	25
75		18.000	12.000	hnedá	hrubá/100	673 207 510	25
75		18.000	12.000	čér. hnedá	stredná/180	673 207 518	25
75		18.000	12.000	modrá	jemná/280	673 207 528	25
75		18.000	12.000	sivá	veľ. jemná/400	673 207 540	25

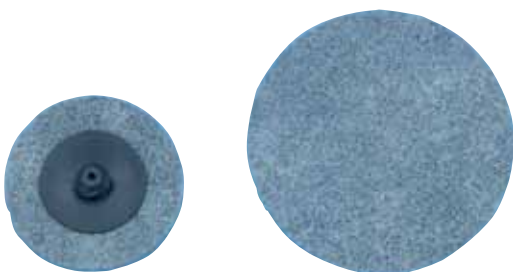

Ø mm	Upínací systém	Max. min ⁻¹	Opor. min ⁻¹	Farba	Zrni- tošť	Obj.č.	Bal. /ks
50	Kompatibilný so systémom 3M Roloc	22.000	2.500 -	sivá	veľ. jemná/ 400 - 600	673 215 040	10
75		15.000	2.500 -			673 217 540	10

Miniaturný fibrový kotúč so zirkónovým korundom.

Využitie:

Obrusovanie zvarov, výbrus plôch, odstraňovanie lakov a farieb, ostrenie nástrojov, začisťovanie a hladenie, odhľovanie, opracovanie hrán a povrchová úprava, odhrdzovanie, najmä na ťažko prístupných miestach.

Vhodný na materiály:

Špeciálne vhodné na ušľachtilé ocele, zliatiny chrómu a niklu, legovanú a nelegovanú oceľ, konštrukčnú oceľ, nástrojovú oceľ, neželezné kovy, liatinu, tvrdé plasty a drevo.

Vyhotovenie:

- Robustná polyesterová tkanina.
- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu.
- Špeciálny postup výroby: prídavná vrstva špeciálneho plsteného materiálu sa pod ťlakom a za tepla nanáša na zadnú stranu kotúčov (laminovanie).
- Prídavná pevnosť a stabilita kotúčov.
- Dlhšia životnosť a vyšší brúsny výkon ako pri bežných miniaturných fibrových kotúčoch.

Miniaturný plstený kotúč

Využitie:

Brúsenie a čistenie povrchov, odstraňovanie popúšťacích farieb, hrdze, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, ľahké odhľovacie práce, vytváranie dekoratívnych povrchov, hladenie zváraných miest, škrabancov, odstraňovanie vrstiev a starých náterov.

Opracované materiály:

Univerzálne využitie na takmer všetky materiály. Špeciálne vhodné na ušľachtilú oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.

Vyhotovenie:

Hrubá, stredná a jemná zrnitosť: oxid hliníka.

Veľmi jemná zrnitosť: karbid kremíka.

- Otvorená, flexibilná štruktúra kotúča.
- Minimálne zahrievanie (studený výbrus).
- Takmer žiadne zanášanie prachom z povrchu.
- Optimálne prispôsobenie obrobku. Rovnomerná štruktúra povrchu.
- Bez koróziu spôsobujúcich kovov.
- Žiadna kontaminácia povrchu materiálu.

Miniaturný kompaktný plstený kotúč

Využitie:

Jemný výbrus a ľahké odhľovanie lisovaných a presných dielov, zaobľovanie hrán, vytváranie dekoratívnych povrchov, príprava povrchov pred leštením, čistenie a zosvetľovanie napr. zoxidovaných dielov z mosadze, čistenie kompozitných materiálov, odstraňovanie epoxidových živíc.

Opracované materiály:

Univerzálne využitie na takmer všetky materiály.

Špeciálne vhodné na ušľachtilú oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.

Vyhotovenie:

- Brúsne zrno: karbid kremíka.
- Veľmi dlhá životnosť v porovnaní s bežnými plstenými kotúčmi.
- Úspora nákladov.
- Otvorená, flexibilná a tvarovateľná konštrukcia plste.
- Žiadne mazanie, jednoduchá a bezpečná manipulácia, ako aj znížené zanášanie a rovnomerný výbrus.
- Bez koróziu spôsobujúcich kovov.
- Žiadna kontaminácia povrchu materiálu.
- Flexibilné využitie: Kotúče s Ø 75 mm možno používať aj s malým upínacím držiakom pre 50 mm kotúče.
- Kotúče s Ø 75 mm možno používať z čelnej strany i naplocho.

Upozornenie: Znížte prtlak!

- Pre používanie s pneumatickými priamymi brúskami (zahnutými) a ohybnými hriadeľmi.
- Kotúče s Ø 76 mm možno spolu s upínacím držiakom M14 používať s pneumatickými alebo elektrickými uhlovými brúskami 115 mm.