


VIDLICOVÝ OČKOVÝ KLÍČ


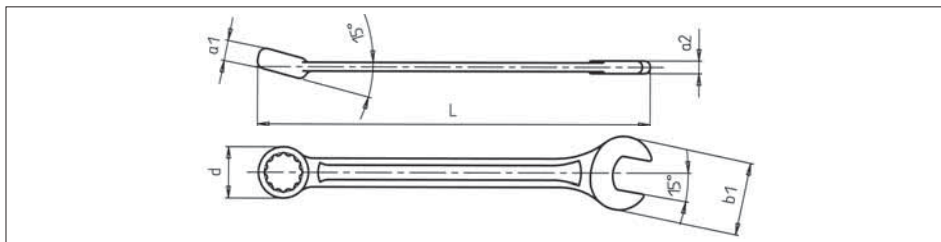


Metrické, krátke prevedenie.

- Upnutie: očko POWERDRIV®, 12-hran.
- Norma: DIN 3113A / ISO 3318/7738.
- Materiál: chróm-vanádová oceľ.
- Povrch: pochrómovaný, vidlica a očko - leštené.
- Geometria: strana s očkom - 15° zahnutie, strana s vidlicou - 15° odklon od osi vidlice.

12-hranné očko a 15° odklon vidlice umožňujú optimálne postavenie na pohodlnú prácu - pri práci je potrebný minimálny uhol otáčania.

mm	L mm	b ₁ mm	Ø d mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Obj.č.	Bal./ks
5,5	100	14,0	10,5	5,5	3,7	0713 301 055	1/10
6	100	14,0	10,5	5,5	3,7	0713 301 06	1/10
7	110	16,0	11,8	6,0	4,0	0713 301 07	1/10
8	120	18,0	13,2	6,0	4,0	0713 301 08	1/10
9	130	20,0	14,6	7,0	4,0	0713 301 09	1/10
10	140	22,5	16,1	7,5	4,5	0713 301 10	1/10
11	150	25,0	17,4	8,0	5,0	0713 301 11	1/10
12	160	27,0	18,9	8,5	5,5	0713 301 12	1/10
13	170	29,0	20,4	9,0	5,5	0713 301 13	1/10
14	180	31,0	21,6	9,5	6,0	0713 301 14	1/10
15	190	33,5	22,9	10,0	6,0	0713 301 15	1/10
16	200	36,0	24,6	10,0	6,0	0713 301 16	1/10
17	205	38,0	26,1	10,5	6,5	0713 301 17	1/10
18	215	40,0	27,7	11,0	7,0	0713 301 18	1/10
19	230	42,0	29,9	11,5	7,5	0713 301 19	1/10
20	240	45,0	30,7	12,0	8,0	0713 301 20	1/10
21	250	47,0	32,2	12,5	8,0	0713 301 21	1/10
22	260	49,0	33,7	13,5	8,0	0713 301 22	1/10
23	270	51,0	35,2	14,0	8,0	0713 301 23	1/5
24	280	53,0	36,9	14,5	9,0	0713 301 24	1/5
25	290	55,0	38,5	15,0	9,0	0713 301 25	1/5
26	300	57,0	39,8	15,5	9,0	0713 301 26	1/5
27	310	59,0	40,8	15,5	9,0	0713 301 27	1/5
28	320	62,0	42,8	16,0	9,0	0713 301 28	1/5
29	330	63,5	43,8	16,5	10,0	0713 301 29	1/5
30	340	65,0	44,8	17,0	10,0	0713 301 30	1/5
32	350	69,0	47,8	17,5	11,0	0713 301 32	1/5
34	360	73,0	50,8	18,0	12,0	0713 301 34	1/5
65	675	148,6	108,6	32,7	23,7	0713 301 650	1/1
70	675	148,6	108,6	32,7	23,7	0713 301 700	1/1
75	720	153	113,1	36	25,8	0713 301 750	1/1
80	720	153	113,1	36	25,8	0713 301 800	1/1

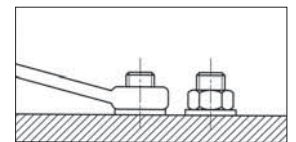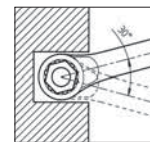

15° zahnutie očka zaručuje viac priestoru pre prsty a uľahčuje prácu pri prekonávaní prekážok.



Sada	mm	Obj.č.	Bal./ks
11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0713 301 40¹⁾	1
17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	0713 301 41²⁾	1
28	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34	0713 301 42	1
		0713 301 401	1
		0713 301 411	1

¹⁾ Umelohmotný držiak, prázdny

²⁾ Umelohmotný držiak, prázdny

Sady vidlicových očkových klíčův

