

Zakladacie kľúče 1/4" metrické


Vyhotovenie: s pochrómovaným lešteným povrchom.

Otvor: vnútorný 4-hran 1/4", s drážkou pre poistnú guľku.

Výstup: metrický vnútorný 6-hran.

Geometria: dlhý.

Použitie: skrutkové spoje pomocou svorníkov, závitových tyčí.

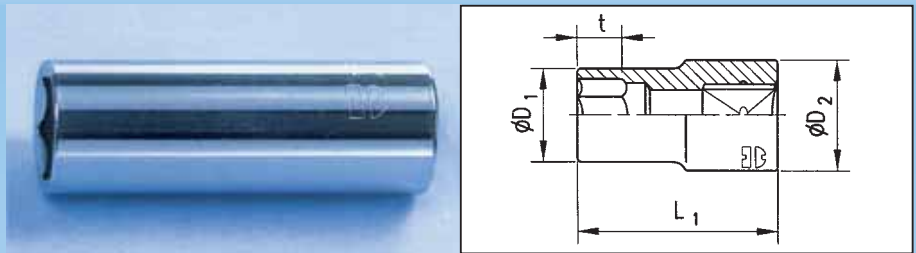

mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Obj.č.	
4	50	4,8	11,9	7	713 112 104	1
5	50	8,1	11,9	9	713 112 105	
5,5	50	8,7	11,9	9	713 112 155	
6	50	9,3	11,9	13	713 112 106	
7	50	10,8	11,9	16	713 112 107	
8	50	11,9	11,9	16	713 112 108	
9	50	13,4	13,4	16	713 112 109	
10	50	14,5	14,5	21	713 112 110	
11	50	15,9	15,9	21	713 112 111	
12	50	16,9	16,9	21	713 112 112	
13	50	18	18	21	713 112 113	
14	50	19,6	19,6	21	713 112 114	


Zakladacie kľúče 1/4" s magnetom

Vyhotovenie: s pochrómovaným lešteným povrchom.

Otvor: vnútorný 4-hran 1/4", s drážkou pre poistnú guľku.

Výstup: metrický vnútorný 6-hran s vnútorným otvorom pre prečnievajúci závit.

Použitie: na prácu na ťažko prístupných miestach, s magnetom na automatické pridržanie skrutiek a matíc.

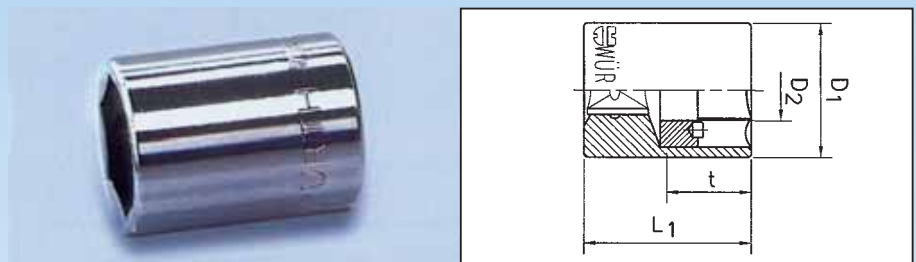

mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Obj.č.	
8	22	11,9	5	8,1	714 111 808	1
10	22	14,6	6,1	8,1	714 111 810	
11	22	15,7	7,1	8,1	714 111 811	
12	22	16,9	8,1	8,1	714 111 812	
13	22	17,6	8,1	8,1	714 111 813	