

TESÁRSKE KLADIVO




- Vysokokvalitná oceľová násada s profilom krku v tvare "I".
→ Extrémna odolnosť voči ohnutiu
- 2-komponentná plastová rukoväť.
→ Pohlcovanie vibrácií.
- Magnetický držiak klinčov.
- Vytahovač klinčov.

Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
750	NB6C 733 1	1



TESÁRSKE KLADIVO

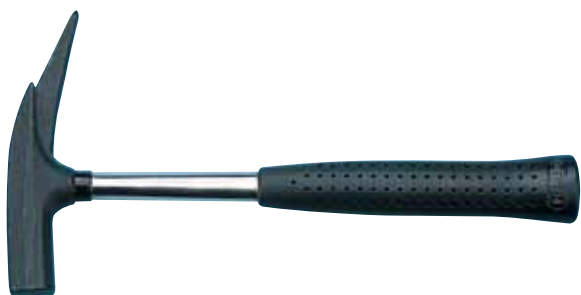

Nemecký tvar podľa DIN 7239.


- Čierne lakovaná hlava kladiva.
- Rúrková oceľová násada prinitovaná ku hlave kladiva.

Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
600	0715 733 01	1

Prevedenie s magnetickým držiakom klinčov:

Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
600	0715 733 02	1

TESÁRSKE KLADIVO

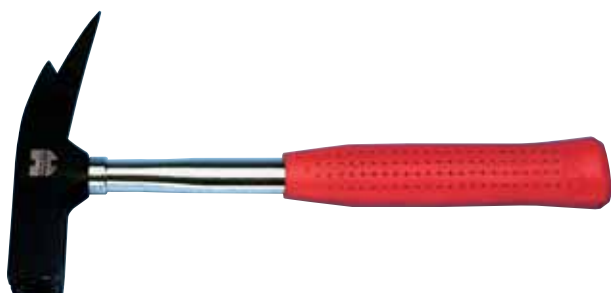

Nemecký tvar podľa DIN 7239.

- Čierne lakovaná hlava kladiva.
- Rúrková oceľová násada spojená s hlavou kladiva upínaciu vložkou.
- Magnetický držiak klinčov.

Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
600	0714 733 02	1