

PNEUMATICKÉ PRIAME BRÚSKY




Špeciálne vyvinutá priama brúska pre najnáročnejšie zaťaženie (napr. odíhľovanie), s vysokou rezervou výkonu.

DSG 22 Power
Rovné prevedenie
1. Obj.č. 0703 234 0

DSG 25
Rovné prevedenie
2. Obj.č. 0703 230 0

Praktická priama brúska s dlhou životnosťou, s beznástrojovou reguláciou otáčok a pogumovanou rukoväťou proti prenosu vibrácií a chladu na ruky.

DSW 22
Zahnuté prevedenie
3. Obj.č. 0703 231 0

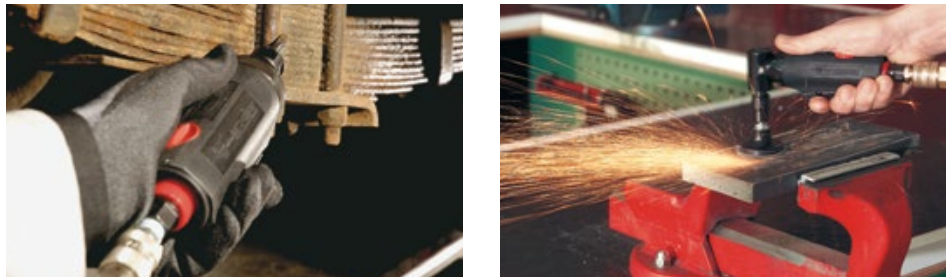

Rozsah dodávky:

Označenie	Počet ks	Obj.č.	Bal./ks.
Pneumatická priama brúska DSG 22 Power	1	0703 234 X	1
Kombinovaný vidlicový kľúč, veľ. 14/19		0709 234 027	1
Kombinovaný vidlicový kľúč, veľ. 14/19		0709 234 028	1

Označenie	Počet ks	Obj.č.	Bal./ks.
Pneumatická priama brúska DSG 25/ DSW 22	1	0703 230 X/ 0703 231 X	1
Kombinovaný vidlicový kľúč, veľ. 11/17		0709 060 145	2

Technické parametre								
Typ	Upínací Ø klieštiny /mm	Otáčky min. ⁻¹	Hmotnosť /kg	Rozmery (d x š x v) /mm	Ø spotreba vzduchu l/min.	Pripájací závit	Min. svetlosť hadice /mm	Obj.č.
DSG 22 Power	6	22.000	0,7	180 x 45 x 65	113	R 1/4"	9	0703 234 0
DSG 25	6	25.000	0,4	158 x 38 x 60	113	R 1/4"	9	0703 230 0
DSW 22	6	22.000	0,5	158 x 38 x 75	113	R 1/4"	9	0703 231 0

Pogumovaná rukoväť.
Žiadne studené ruky.

Nízka hmotnosť, kompaktný tvar.
Neunavujúca práca a nízka úroveň vibrácií.

Otočný prípoj hadice na prívod stlačeného vzduchu.
Žiadne pokrútenie prívodnej hadice.

Dostupné v modulárnej zostave ORSY®fleet

Doplnkové produkty:



12-dielna sada mini a flexi diskov
Obj.č. 0578 01

Fibrové mini disky
Obj.č. 0580 005 .../ 0580 007 ...

Plstené mini kotúče
Obj.č. 0673 205 .../ 0673 207 ...

Kompaktné plstené mini disky
Obj.č. 0673 215 040 / 0673 217 540

Mini kotúče z nylonového rána
Obj.č. 0673 22 50 / 0673 22 75

Šlietivový disk
Obj.č. 0673 000 50. / 0673 000 75.

Upínací držiak
Obj.č. 0586 578 01 / 0586 578 02

Frézovacie nástroje z tvrdého kovu
Obj.č. 0616 ...

Rezacie a brúsne mini kotúče
Obj.č. 0664 100 .. / 0664 130 .. / 0664 160 606

Upínacie trne
Obj.č. 0664 976 / 0664 978

Príslušenstvo		
Označenie	Obj.č.	Bal./ks
Nátrubok 1/4" s vonk. závitom série S2000	0699 100 614	3
Malá rozprašovacia olejníčka	0699 070 314	1
Špeciálny olej pre pneumat. náradie (1 l)	0893 050 5	1
Skľučovadlo 3 mm	0709 230 124	1
Sada na údržbu s tukom a striekačkou	0709 213 052	1
Samostatná tuba s tukom	0709 213 053	1

Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového rozprašovača.