

AKÜLÜ VIDALAMA MAKİNESİ ABS 18 COMPACT M-CUBE®



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi.

Sürekli motor koruma

Aşırı yüklenme veya aşırı ısınma gibi durumlarda motor otomatik olarak kapanır. Bu sayede motorun kullanım ömrü uzar.

Uzun ömürlü motor

Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Yük altında dahi hızın sabit kalmasını sağlar.

Maksimum kullanım ömrü ve düşük enerji tüketimi

Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren, delme/vidalama uçlarına ekstra güçlü tutunma ve maksimum güç aktarımı sağlar.

İyi aydınlatılmış çalışma alanı

Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.

Rahat ve yorulmadan çalışma


Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımı.

Voltaaj	18 V/DC
Devir sayısı 1./2. kademe min./maks.	0-600/0-1900 U/dk. (rpm)
Tork, maks. (yumuşak/sert vidalama)	60/34 Nm
Mandren sıkma aralığı min./maks.	1,5-13 mm
Akü ile birlikte ağırlığı	1,9 kg

Art.-Nr.	5701 800 0	5701 800 3
Amb./Ad.	1	1
Teslimat kapsamı	Aküsüz, çantasız, karton ambalajlı	Çanta içinde 2 adet 5 Ah aküsü ve şarj cihazı ile birlikte


Teslimat Kapsamı Art.-Nr.	Tanım	Art.-Nr.	Adet
5701 800 3	Li-Ion Akü 18V 5 Ah Basic M-CUBE	5703 450 000	2
	Akü şarj cihazı ALG 18V M-CUBE	5705 860 000	1
	Çanta iç haznesi	5801 882 800	1
	Akıllı sistem çantası 8.4.2	5581 011 000	1

✓ Würth M-Cube akü sistemi

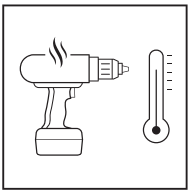


Elektronik motor durdurma:

Sürekli motor denetimi. Aşırı yüklenme veya aşırı ısınma gibi durumlarda motor otomatik olarak kapanır. Bu sayede motorun kullanım ömrü uzar.

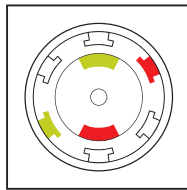


Kömürsüz motor:

Daha verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor teknolojisi.

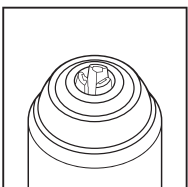

Mandren:

Vidalama ve delme uçlarının optimum şekilde tutulması için karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren.

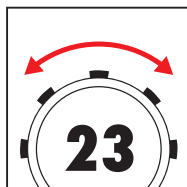

23 kademeli ayar seçeneği:

İdeal tork ayarı ve optimum güç aktarımı sayesinde hassas ve etkili çalışma.