


## Kaldırma Rampalarının İçin İkaz Işıkları

§ 53b bölüm 5 uyarınca

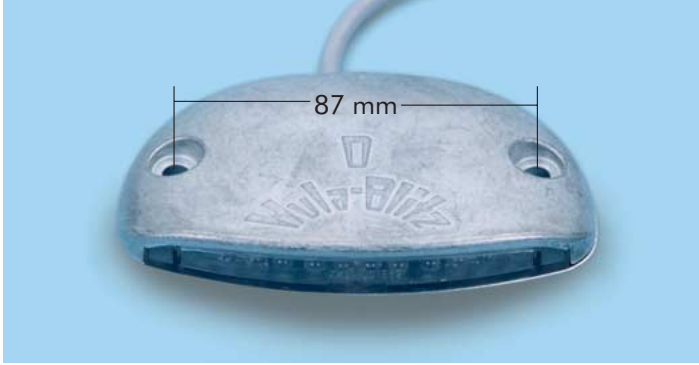

### Sinyal lambası LED

#### ADR kontrollü

Uzun dayanım süresi, LED sayesinde.

- Sarsıntıya karşı dayanıklı.
- Diyot bloğu su ve toz almaz.
- Kablo dahil: Uzunluk 12 cm.
- Boyut: 115 x 71 x 16 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik).
- Delik Ø 6,5 mm (M6 için).


Model	Art.-Nr.	Amb/Ad.
24 V	<b>0812 43 111</b>	1



### Sinyal lambası

- 2 ampul, 24 V (5W/24V) dahil.
- Boyut: 136 x 113 x 20 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik).
- Delik Ø 6,5 mm (M6 için).

Model	Art.-Nr.	Amb/Ad.
12 V veya 24 V	<b>0812 43 11</b>	1

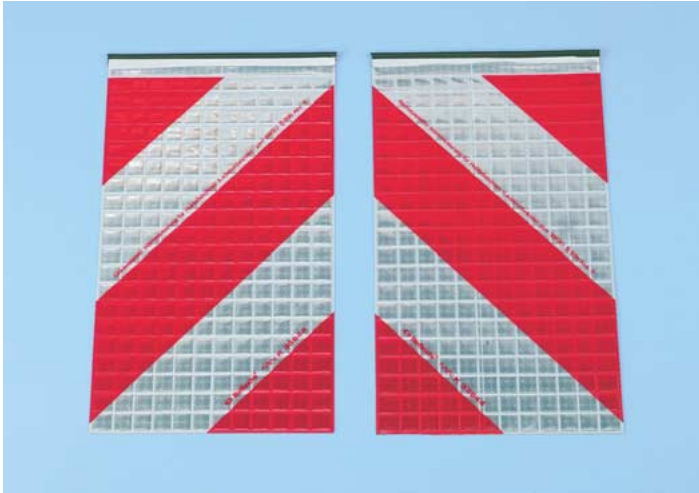

### Kaldırma rampaları için uyarı levhası

- Yansımaya malzemesi: Tip III (geri yansımalı).
- Renk: Kırmızı / beyaz.
- Malzeme: Esnek yansıtıcı dokuma.
- Boyut: 400 x 250 mm (Genişlik x Yükseklik).
- Taşıyıcı askılar yardımıyla uyarı bayrağının değiştirilmesi kolay.

Model	Art.-Nr.	Amb/Ad.
solu gösteren	<b>0812 44 1</b>	1
sağı gösteren	<b>0812 44 2</b>	

### Aksesuar

Tanım	sinyal lamb. başına gerekli adet	Art.-Nr.	Amb. Ad.
Yedek ampul 5W/12V	2	<b>0720 162 1</b>	10
Yedek ampul 5W/24V		<b>0720 162 2</b>	

### Uyarı levhası için taşıyıcı askı

- Kaldırma rampasına sürekli takma için taşıyıcı askı.
- Boyut: 285 x 24 mm (Genişlik x Yükseklik).
- 2 delik Ø 6,3 mm.

Model	Art.-Nr.	Amb/Ad.
Alüminyum	<b>0812 44 3</b>	6

