


KOLLU SOMUNLU PERÇİN TABANCASI HES 510

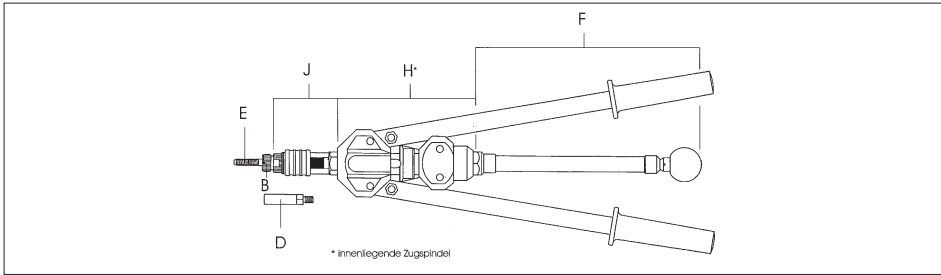

Poz.	Aksesuar/HES 510 için yedek parça	Art.-Nr.	Amb./Ad.
J	Komple ön kovan	0948 960 1	1
H	Çekme mili	0948 960 2	1
F	Komple burma çubuğu	0948 960 3	1
E + B	Komple ağız parçası (dişli adaptör + ağız parçası) M5	0948 951 5	1
E + B	Komple ağız parçası (dişli adaptör + ağız parçası) M6	0948 951 6	1
E + B	Komple ağız parçası (dişli adaptör + ağız parçası) M8	0948 951 8	1
E + B	Komple ağız parçası (dişli adaptör + ağız parçası) M10	0948 951 10	1
D	Cıvatalı perçin M5 için dişli kovan	0948 952 5	1
D	Cıvatalı perçin M6 için dişli kovan	0948 952 6	1
D	Cıvatalı perçin M8 için dişli kovan	0948 952 8	1

Patentli hızlı deęiřtirme adaptörleri sayesinde, somunlu ve cıvatalı perçinlerin işlenmesinde kullanılan somunlu perçin tabancası.

HES 510

Art.-Nr. 0948 800

- Sağlam metal kutu içerisinde
- Hassas sıkma ayar göstergesi sayesinde her çap için kolay sıkma ayar imkanı
- İşlenecek malzeme:
 - Somunlu perçin M5 ile M10 arası
 - Cıvatalı perçin M5 ile M8 arası
 - Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik
- Patentli hızlı deęiřtirme adaptörü sayesinde ilave el aleti kullanımına gerek olmadan sıkma adaptörü deęiřtirme imkanı
- Somunlu ve cıvatalı perçin adaptörleri ısıll işlem ile sertleřtirilmiř krom çelięi malzemeden üretildięinden aşınmaya karřı son derece dayanıklıdır
- Mafsal gövdesi, sıkma derecesinin yanlış ayarlanması durumunda aşırı yüklenmeye karřı koruma için çelikle güçlendirilmiř
- Tabanca kolları, büyük yüklere dayanması için alařımlı çelikten yapılmıřtır