



Açık Ağızlı Yıldız Anahtar

Model: Metrik, kısa biçim.

Kafa tipi: Yıldız tarafı POWERDRIV® 12köşe.


Norm: DIN 3113B/ISO 3318/7738.

Malzeme: Krom vanadyum çelik.


Yüzey: krom kaplama, polisajlı başlıklar ve halka.

Geometri: Yıldız tarafı 15° eğik, ağız duruşu 15°.

Yıldız taraftaki 12 köşe ve 15°lik ağız duruşu tutma sapına en iyi uyumda durmaktadır. Bu sayede minimum dönme açısı oluşur.

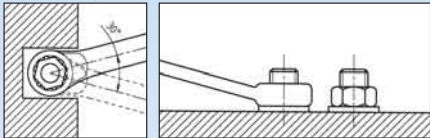

Yıldız anahtarın 15°lik açısı, parmak için daha çok boş alan ve engellerin aşılmasını sağlar.

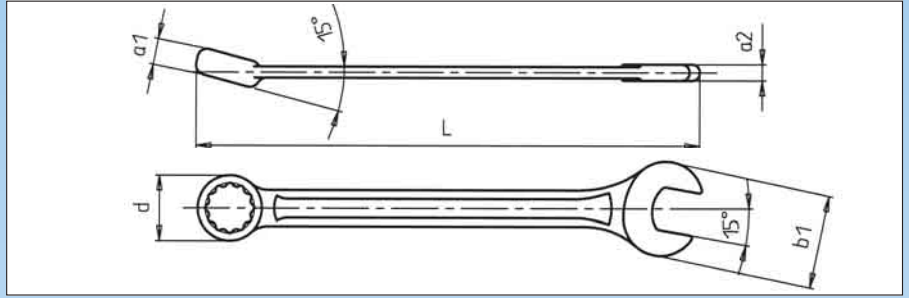

mm	L mm	b1 mm	Ø d mm	a1 mm	a2 mm	Art.-Nr.	
5,5	100	14	10,5	5,5	3,7	0713 301 055	1/10
6	100	14	10,5	5,5	3,7	0713 301 06	
7	110	16	11,8	6	4	0713 301 07	
8	120	18	13,2	6	4	0713 301 08	
9	130	20	14,6	7	4	0713 301 09	
10	140	22,5	16,1	7,5	4,5	0713 301 10	
11	150	25	17,4	8	5	0713 301 11	
12	160	27	18,9	8,5	5,5	0713 301 12	
13	170	29	20,4	9	5,5	0713 301 13	
14	180	31	21,6	9,5	6	0713 301 14	
15	190	33,5	22,9	10	6	0713 301 15	
16	200	36	24,6	10	6	0713 301 16	
17	205	38	26,1	10,5	6,5	0713 301 17	
18	215	40	27,7	11	7	0713 301 18	
19	230	42	29,9	11,5	7,5	0713 301 19	
20	240	45	30,7	12	8	0713 301 20	
21	250	47	32,2	12,5	8	0713 301 21	
22	260	49	33,7	13,5	8	0713 301 22	
23	270	51	35,2	14	8	0713 301 23	
24	280	53	36,9	14,5	9	0713 301 24	
25	290	55	38,5	15	9	0713 301 25	
26	300	57	39,8	15,5	9	0713 301 26	
27	310	59	40,8	15,5	9	0713 301 27	
28	320	62	42,8	16	9	0713 301 28	
29	330	63,5	43,8	16,5	10	0713 301 29	
30	340	65	44,8	17	10	0713 301 30	
32	350	69	47,8	17,5	11	0713 301 32	
34	360	73	50,8	18	12	0713 301 34	



Set	mm	Art.-Nr.	
11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0713 301 40 ¹⁾	1
17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	0713 301 41 ²⁾	
28	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34	0713 301 42	
Aksesuar:			
	¹⁾ Plastik tutucu, boş	0713 301 401	1
	²⁾ Plastik tutucu, boş	0713 301 411	

Açık ağızlı yıldız anahtar seti