

Cırcır Açık Ağızlı Yıldız Anahtar

Model: metrik, düz.

Çafa tipi: Yıldız tarafı POWERDRIV® modifiye edilmiş 12 köşe, ince dişli 72 diş.

Standart: maks. tork
DIN 899 uyarınca.


Malzeme: Krom vanadyum çelik.

Yüzey: polisajlı, kromajlı.


Geometri: Yıldız tarafı düz, ağız konumu 15°.

Uygulamalar: Civataların gevşetilmesi ağızlı tarafla, döndürme işlemi yıldız tarafının cırcır mekanizması ile yapılır.


Dikkat: Burada sadece maksimum tork ile yüklenebilen özel bir takım söz konusudur. Bundan dolayı anahtarlar sadece şartlı olarak civataların sökülmesi için uygundur.

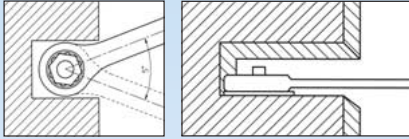

Son derece ince yıldız tarafı zor erişilebilir yerlerde çalışabilmek için, 5° dönme açısı, rahat ve emniyetli çalışması için hassas işlenmiş yıldız çekirdek.

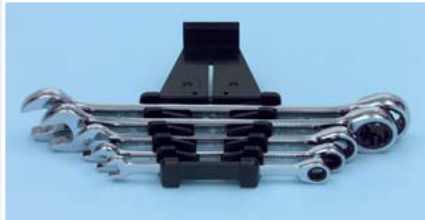

Cırcırlı Açık Ağızlı Yıldız Anahtar Seti

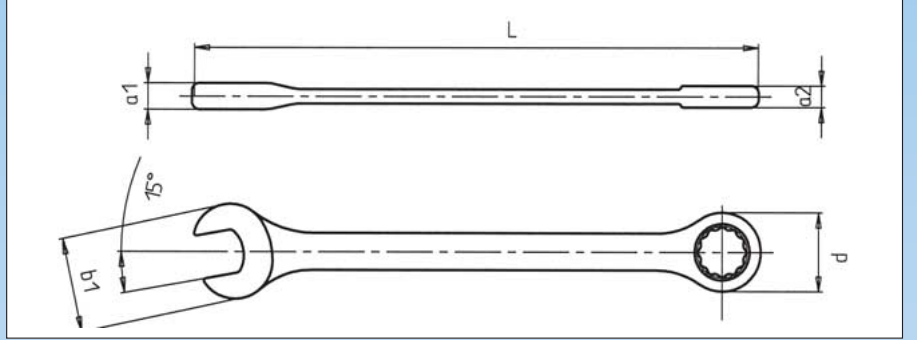

mm	U mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Ø d mm	b ₁ mm	F maks Nm	Art.-Nr.	
8	140	6,6	4,4	16,0	16,7	34	0714 251 08	1
9	149	7,0	4,8	17,5	18,8	45	0714 251 09	
10	159	7,3	5,3	19,0	20,9	58	0714 251 10	
11	165	7,7	5,8	20,6	23	72	0714 251 11	
12	171	8,3	6,4	21,7	25	89	0714 251 12	
13	178	8,6	6,6	23,6	27,2	107	0714 251 13	
14	190	9,0	6,1	25,9	29,3	128	0714 251 14	
15	199	9,5	6,4	27,7	31,3	150	0714 251 15	
16	208	10,0	6,7	28,7	33,5	175	0714 251 16	
17	225	10,3	8,1	30,5	35,6	201	0714 251 17	
18	236	10,7	8,4	31,5	37,6	230	0714 251 18	
19	248	11,2	8,7	32,5	39,7	261	0714 251 19	
22	291	13,1	9,3	40,0	45,9	368	0714 251 22	
24	333	14,6	9,9	46,5	52,0	451	0714 251 24	

Set	mm	Art.-Nr.	
5	8; 10; 13; 17; 19	0714 251 100	1