


Multi Lokma

Model: Krom kaplama, cilalı
Kafa tipi: 3/8" iç dört köşe
Tahrik kısmı: 12-köşeli, Multiprofil
Geometri: Kısa

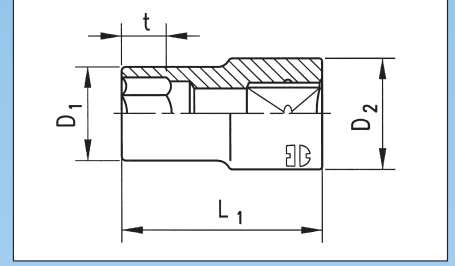

Multiprofil	Çalışma Kombinasyonları				L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Art.-Nr.	
	6kş./12kş.	6kş.	Dış-TX	4kş.						
6	SW 6	-	E8	SW 5	25,5	9,3	17	7	0713 123 06	1
6,3	SW 6,3	1/4"	-	-	25,5	9,9	17	7	0713 123 063	
7	SW 7	9/32"	-	-	25,5	10,9	17	7	0713 123 07	
8	SW 8	5/16"	E10	-	25,5	11,8	17	8	0713 123 08	
9	SW 9	11/32"	-	-	25,5	13,4	17	8	0713 123 09	
10	SW 10	3/8"	E12	SW 8	25,5	14,6	17	8	0713 123 10	
11	SW 11	7/16"	E14	SW 9	25,5	15,9	17	8	0713 123 11	
12	SW 12	15/32"	E16	SW 10	25,5	17	17	8,5	0713 123 12	
13	SW 13	1/2"	-	-	25,5	18,4	17	8,5	0713 123 13	
14	SW 14	9/16"	E18	-	27	19,6	18	13	0713 123 14	
15	SW 15	19/32"	-	SW 12	27	20,9	19	13	0713 123 15	
16	SW 16	5/8"	E20	SW 13	27	22	20	13	0713 123 16	
17	SW 17	-	-	SW 14	27	23,4	21	13	0713 123 17	
18	SW 18	-	E22	-	27	24,5	21,5	13	0713 123 18	
19	SW 19	3/4"	E24	-	29	25,6	22,5	14	0713 123 19	
20	SW 20	25/32"	-	SW 16	29	26,8	23,5	14	0713 123 20	
21	SW 21	13/16"	E26	SW 17	29	27,9	24,5	14	0713 123 21	
22	SW 22	7/8"	E28	SW 18	31	29,6	26	16	0713 123 22	

3/8" Multi Lokma Anahtar Seti, 22 parça

Art.-Nr. 0965 12 022

- Teslimat çanta ve kısıkaç etkili kaliteli köpük dolgu malzemesi içinde.



Teslimat kapsamı – 3/8" Multi Lokma Anahtar Seti

Tanım	Giriş	Uzunluk	Art.-Nr.	
Cırcır anahtar		175 mm	0712 038 0	1
Uzatma		125 mm	0713 128 105	
Uzatma		250 mm	0713 128 110	
Kardan mili		55 mm	0713 128 301	

Tanım	Giriş	Uzunluk	Art.-Nr.	
18 Ad. Multi Lokma Anahtar 1Ad. SW 6-22		25,5-31 mm	0713 123 06-0713 123 22	1
Metal kutu, ebat 2		315x115x40 mm	0955 715 2	
Köpük		312x113x34 mm	0955 12 022	