


METAL SU TERAZİSİ MIKNATISLI

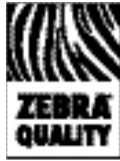

İki tarafı mıknatıslı profesyonel metal su terazisi

Kullanımı kolay

Hem yatay hem de dikey hizalama için tek seviye göstergesi

İyi okunabilirlik ve dayanıklılık

Paslanmaz okuma halkalı pleksiglas hizalama gösterge bloğu

Sıcaklık değişiminden etkilenmez, sıvı rengi değişmez

UV ışınlarına karşı yüksek dirence sahip floresan sıvı

Metal borulara sağlam yapışır

İki tarafında V şeklinde oluk açılmış dikdörtgen alüminyum çerçeve ve çok yüksek tutunma gücü sağlayan iki neodyum mıknatıs sayesinde metal borulara sağlam yapışma sağlar.

Her zaman ulaşılabilir

Sağlam kemer klipsi sayesinde

Art.-Nr.	0714 644 505
Amb./Ad.	1
Uzunluk	74 mm
Yükseksik	34 mm
Genişlik	41 mm
Mıknatıs sayısı	2 adet
Ölçüm hassasiyeti (uzunluk başına)	1 mm/m
Ölçüm hassasiyeti başüstü kullanım (uzunluk başına)	1 mm/m
Ölçüm hassasiyeti baş üstü kullanım - derece cinsinden	1 derece