

Vurmali aletler, 14 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 701

İçerik:
Perçin zımbası, boyut Ø 1, 2, 3, 4
Punta ucu 120 mm
Segman itici, kılavuz muylu
180 mm
Segman itici boyut Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8
Yassı keski U= 125 mm; G= 15 mm
Çapraz keski U= 125 mm; G= 5 mm.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 701



ZEBRA® pense seti, 4-parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 601

İçerik:
Yan keski 160 mm
Pense 180 mm
Yassı yuvarlak uçlu pense, kesicili
210 mm
Kendiliğinden sıkışmalı boru anahtarı
250 mm.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 601




ZEBRA® tornavida seti, motorlu araçlar
ve metal işleme için, 8 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 501

İçerik:
Tam boy 6 köşe şaftlı tornavida
0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0;
1,6 x 9,0; PH1; PH2
Kısa model tornavida PH1; PH2.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 501




ZEBRA® tornavida seti, TX, yuvarlak şaftlı
ve delikli, 7 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 502

İçerik:
TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 502

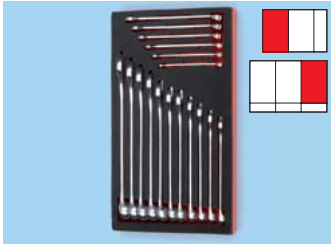


ZEBRA® açık ağızlı yıldız anahtar seti,
metrik, 17 parçalı, yıldız
15° açıldırılmış.
Art.-Nr. 0965 900 401

İçerik:
SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 401

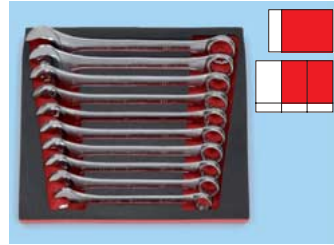


ZEBRA® açık ağızlı yıldız anahtar seti,
metrik, 10 parçalı, yıldız
15° açıldırılmış.
Art.-Nr. 0965 900 402

İçerik:
SW 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
32; 34.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 402
Uygun değildir: ORSY® Bull
ORSY® mobil
ORSY® Dolaplar

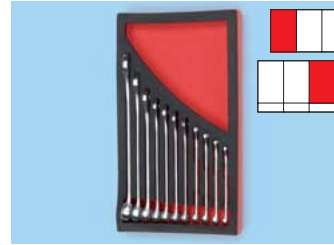


ZEBRA® açık ağızlı yıldız anahtar seti,
metrik, 11 parçalı, yıldız
15° açıldırılmış.
Art.-Nr. 0965 900 403

İçerik:
SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
17; 19; 22.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 403

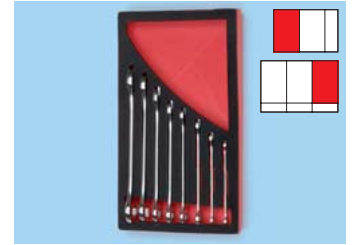


ZEBRA® çift taraflı anahtar seti, metrik,
8 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 404

İçerik:
SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 404

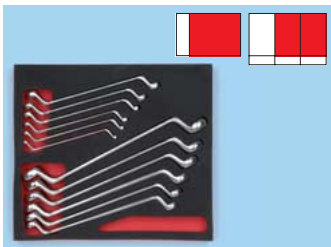


ZEBRA® çift taraflı yıldız anahtar seti,
metrik, 12 parçalı, derin dirsekli.
Art.-Nr. 0965 900 405

İçerik:
SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 405

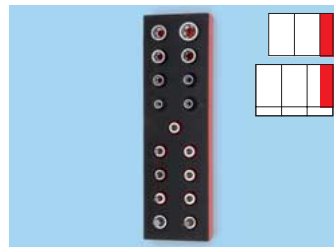


1/2" lokma anahtar, iç/dış torx için,
17 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 201

İçerik:
İç TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30;
TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60.
Dış TX: E 10; E 11; E 12; E 14;
E 16; E 18; E 20; E 24.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 201
Uygun değildir: ORSY® Bull
ORSY® mobil
ORSY® Dolaplar

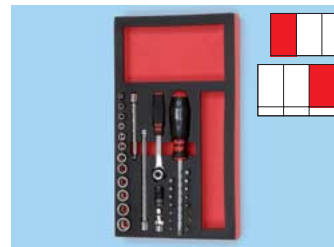

Lokma anahtar seti 33 parçalı,
1/4" kafa tipli.
Art.-Nr. 0965 900 001

İçerik:
Lokma anahtar seti 6 köşe: SW 4; 5;
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
100 + 150 mmkardan mafsal, hızlı
değiştirme mandrenli adaptör, çıkarılabilir
anahtar 1/4", Zebra® geçmeli sap, 15
Bits PH1; 2; 3, PZ3, TX10; 15; 20; 25;
27; 30; 40, SW 3; 4; 5; 6.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 001

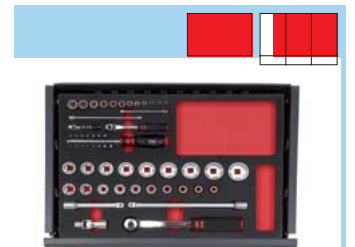

Lokma anahtar seti, büyük, 6 köşe.
1/4" + 1/2" 56 parçalı.
Art.-Nr. 0965 900 901

İçerik:
1/2" set, Art.-Nr. 0965 13 230,
1/4" set, Art.-Nr. 0965 11 32.
Boş sünger parça Art.-Nr. 0955 900 901