


## Diş Onarımı/Diş Güçlendirme

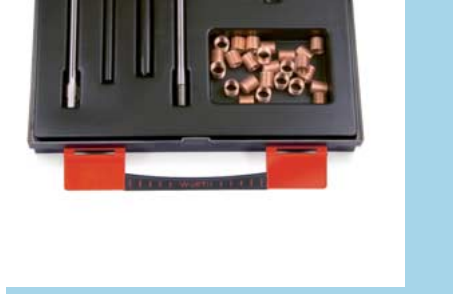

**Time-Sert M14 x 1,25 düz oturma yüzeyi için buji dişi**  
**75 parça Art.-Nr. 0964 961 1**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0661 014 250	Kesme aleti	1
0661 014 251	Yüzey frezesi	1
0661 014 252	Vidalama makinesi	1
0661 014 253	Geçmeli anahtar	1
0661 014 254	Döndürme pimi	1
0662 141 ...	Burç L 7 / 8 mm	5
0662 141 ...	Burç L 9,4 / 11 mm	15
0662 141 ...	Burç L 15 / 16,8 mm	15



**Time-Sert M14 x 1,25 düz oturma yüzeyi için buji dişi**  
**30 parça Art.-Nr. 0964 961 50**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0661 014 253	Geçmeli anahtar	1
0661 014 254	Döndürme pimi	1
0661 914 250	Kesme aleti	1
0661 914 252	Vidalama makinesi	1
0661 914 254	Yüzey frezesi	1
0662 141 254	Burç L 15 mm	10
0662 141 255	Burç L 16,8 mm	15



**Time-Sert M14 x 1,25 düz ve konik oturma yüzeyi için buji dişi**  
**26 parça Art.-Nr. 0964 961 51**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0661 014 253	Geçmeli anahtar	1
0661 014 254	Döndürme pimi	1
0661 914 250	Kesme aleti	1
0661 914 252	Yüzey frezesi, konik/düz	1
0661 914 252	Vidalama makinesi	1
0662 ...	Burç L 15 / 16,8 mm	10




**Time-Sert M6 / M8 / M10 diş onarım seti**  
**42 parça Art.-Nr. 0964 961 6**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0661 ...	Özel matkap ucu M6 - M10	1
0661 ...	Yüzey frezesi M6 - M10	1
0661 ...	Diş açma kılavuzu M6 - M10	1
0661 ...	Vidalama makinesi M6 - M10	1
0663 101 5..	M10 Burç L 14 / 20 mm	5
0663 812 5..	M8 Burç L 11,7 / 16,2 mm	5
0663 6 ..	M6 Burç L 9,4 / 12 mm	5



**Time-Sert M5 / M6 / M8 / M10 / M12 diş onarım seti**  
**70 parça Art.-Nr. 0964 961 7**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0661 ...	Özel matkap ucu M5 - M12	1
0661 ...	Yüzey frezesi M5 - M12	1
0661 ...	Diş açma kılavuzu M5 - M12	1
0661 ...	Vidalama makinesi M5 - M12	1
0663 121 7..	M12 Burç L 16,2 / 24 mm	5
0663 101 5..	M10 Burç L 14 / 20 mm	5
0663 812 5..	M8 Burç L 11,7 / 16,2 mm	5
0663 6 ..	M6 Burç L 9,4 / 12 mm	5
0663 5 ..	M5 Burç L 7,6 / 10 mm	5

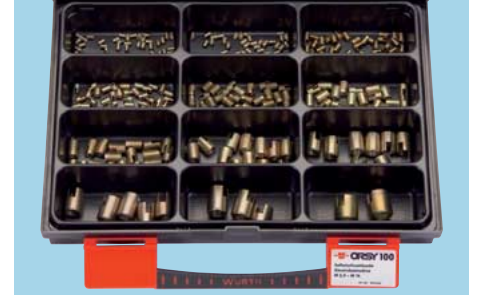

**Kendinden kesmeli diş parçaları M2,5 - M16**  
**320 parça Art.-Nr. 0964 660**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0660 302 ...	M2,5/M3/M3,5/M4	50
	M5	40
	M6 (10x1,5)	20
	M6 (9x1)	30
	M8	12
	M10	8
	M12	5
	M14	3
	M16	2

## Diş mastarları



**Supap fillerleri**  
**60 parça Art.-Nr. 0965 51 100**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0713 51 ..	Filer 0,08 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 mm	5

## Çapak alma



**Çapak alma aleti seti**  
**32 parça Art.-Nr. 0965 42 100**

Art.-Nr.	Boyut/Tanım	Amb./Ad.
0714 42 01	Üniversal plastik sap	1
0714 42 02	Kesici bıçaklar için tutucu Ø 2,6 mm ve 3,2 mm	1
0714 42 03	Havşa Ø 12, 20 ve 30 mm için tutucu	1
0714 42 04	Üç köşe kesici bıçak	1
0714 42 05	İki HSS kesme diskli plastik sap	1
0714 42 06	HSS kesme diskli plastik sap	1
0714 42 02	HSS kesici bıçaklar Ø 2,6 mm ve Ø 3,2 mm	2
0714 42 03	HSS havşa Ø 12 / Ø 20 / Ø 30 mm	1
0714 42 051	Yuvarlak şaft	2
0714 42 061	90° açılı yuvarlak şaft	2
0715 31 38	Kesici uç değiştirmek için allen anaht.	1