

AKÜLÜ VIDALAMA MAKİNESİ ABS 18 COMPACT M-CUBE



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi.

Sürekli motor koruma.

Aşırı yüklenme veya aşırı ısınma gibi durumlarda motor otomatik olarak kapanır. Bu sayede motorun kullanım ömrü uzar.

Uzun ömürlü motor.

Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Yük altında dahi hızın sabit kalmasını sağlar.

Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma.

Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren, delme/vidalama uçlarına ekstra güçlü tutunma sağlar.

İyi aydınlatılmış çalışma alanı.

Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.


Rahat ve yorulmadan çalışma.

Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımı.

Würth M-Cube akü sistemi.

Teknik Bilgiler	
Voltaaj	18 V/DC
Devir sayısı 1./2. kademe minimum/ maksimum	0-600 / 0-1900 rpm
Tork, maksimum (sert/ yumuşak vidalama)	60 / 34 Nm
Mandren sıkma aralığı minimum/ maksimum	1.5-13 mm
Çelikte maksimum delme çapı	13 mm
Ahşapta maksimum delme çapı	40 mm
Metalde önerilen maksimum delme çapı	13 mm
Maksimum vida çapı	10 mm
Uzunluk	180 mm
Yükseklik	250 mm
Akü ile birlikte ağırlığı	1.9 kg

Teslimat kapsamı	Art.-Nr.	Mandren tutucu	Şarj edilebilir batarya adedi	Şarj edilebilir akü/ Akü kapasitesi	Amb./Ad.
Çanta içinde 2 adet 4 Ah aküsü ve şarj cihazı ile birlikte	5701 800 4		2 Adet	4 Ah	1
Aküsz, çantasız, karton ambalajlı	5701 800 0	1/2 inç x 20 UNF	0 Adet	0 Ah	1

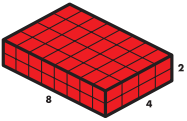

8.4.2

