


YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA

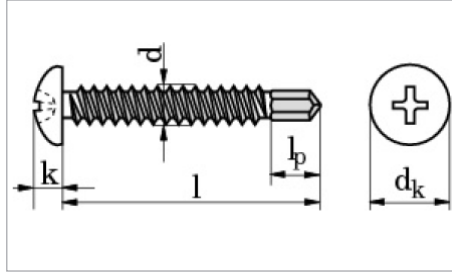

Çap x Uzunluk (mm)	Kafa çapı - (Dk)	Art.-Nr.	Amb./ Ad.
3,5 x 19	7 mm	5049 235 19	2500
3,5 x 22	7 mm	5049 235 22	2000
3,5 x 25	7 mm	5049 235 25	4000
3,9 x 13	7,5 mm	5049 239 13	7000
3,9 x 16	7,5 mm	5049 239 16	3000
3,9 x 19	7,5 mm	5049 239 19	5000
3,9 x 22	7,5 mm	5049 239 22	4000
3,9 x 25	7,5 mm	5049 239 25	4000
3,9 x 32	7,5 mm	5049 239 32	2000
4,2 x 19	8 mm	5049 242 19	5000
4,2 x 22	8 mm	5049 242 22	4000
4,2 x 25	8 mm	5049 242 25	4000
4,2 x 32	8 mm	5049 242 32	3000
4,8 x 16	9,5 mm	5049 248 16	3000
4,8 x 19	9,5 mm	5049 248 19	5000
4,8 x 22	9,5 mm	5049 248 22	3000
4,8 x 25	9,5 mm	5049 248 25	3000
4,8 x 32	9,5 mm	5049 248 32	3000
4,8 x 38	9,5 mm	5049 248 38	2000
4,8 x 45	9,5 mm	5049 248 45	1500
4,8 x 50	9,5 mm	5049 248 50	2000

1.25 mm kalınlığına kadar çeliklerde ve 2x1.25 mm kalınlığındaki profil sacları delme gücüne sahip yıldız silindirik başlı matkap uçlu vida.

- Delme, dış açma ve vidalama işlemlerini gerçekleştirir.
- Zamandan tasarruf sağlar ve güç sarfiyatını önemli ölçüde azaltır.
- PH Yıldız kafa tipli ve A2K kaplamalı silindirik başlı matkap uçlu vida.
- 1.25 mm kalınlığına kadar çeliklerde ve 2x1.25 mm kalınlığındaki profil sacları delme gücüne sahiptir.
- Standart EN ISO 15481'e göre (DIN 7504-M'in yerini alan).